



# SICK

8015993

## Betriebsanleitung, Ergänzung DEUTSCH

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese Betriebsanleitungsergänzung sorgfältig durch.

### Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zur Betriebsanleitung WTB27-3 IR DC:

Typ: WTB27-3P1111S07

Artikelnr.: 1028570


Schaltabstand max.: 30...1400 mm auf weiß (90% Remission)  
Lichtart: Infrarotlicht  
Abmessungen (B x H x T): 24,6 mm x 79,5 mm x 43,3 mm

### Achtung!

Montage mit Distanzstück  
Sensor darf nur mit Distanzstück  
(siehe rechts) montiert werden.

### Warning!

Installation with a spacer  
The sensor has to be installed  
with a spacer only (see drawing).

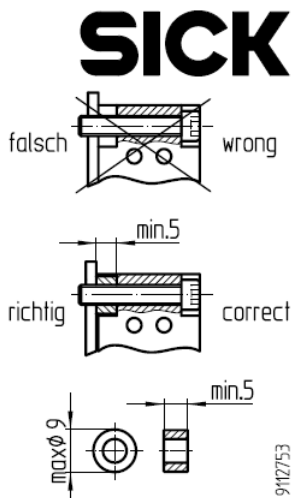

Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com

## Operating Instruction, Supplement ENGLISH

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction supplement carefully.

### Supplement/deviation of technical data of the operating instructions WTB27-3 IR DC:

Model Name: WTB27-3P1111S07

Part No.: 1028570


Sensing distance, typ. max.: 30...1400 mm on white (90% Remission)  
Type of light: Infrared light  
dimensions (W x H x D): 24.6 mm x 79.5 mm x 43.3 mm

### Achtung!

Montage mit Distanzstück  
Sensor darf nur mit Distanzstück  
(siehe rechts) montiert werden.

### Warning!

Installation with a spacer  
The sensor has to be installed  
with a spacer only (see drawing).

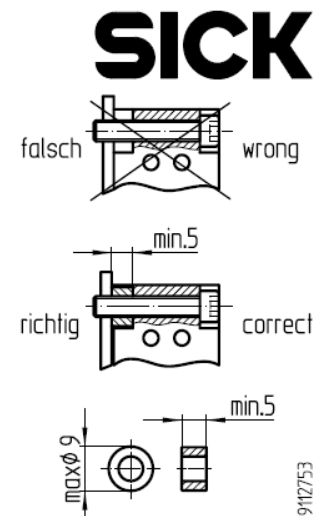

Subject to change without notice.  
SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com